

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.


Versión:

con recubrimiento de polvo color aluminio, negro o cincado.

Indicación:

Elemento de fijación universal para la unión sólida y montaje de perfiles, elementos superficiales o estantes ligeros.

Planos

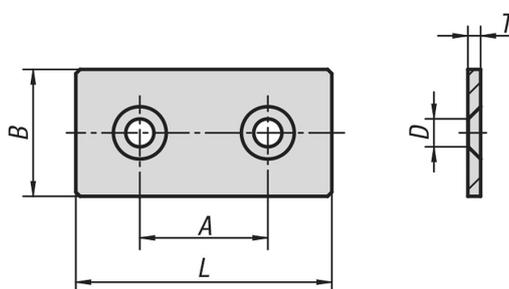

Nuestros productos

Referencia	Tipo	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	A	B	D Para tornillo	L	T	Ancho de ranura
10240-061	I	negro	recubierto en polvo	30	30	M6	60	3	6
10240-062	I	color aluminio	recubierto en polvo	30	30	M6	60	3	6
10240-063	I	plata	cincado	30	30	M6	60	3	6
10240-081	B & I	negro	recubierto en polvo	40	40	M8	80	5	8/10
10240-082	B & I	color aluminio	recubierto en polvo	40	40	M8	80	5	8/10
10240-083	B & I	plata	cincado	40	40	M8	80	5	8/10
10240-101	B	negro	recubierto en polvo	45	45	M8	90	5	8/10
10240-102	B	color aluminio	recubierto en polvo	45	45	M8	90	5	8/10
10240-103	B	plata	cincado	45	45	M8	90	5	8/10